

## Spännjärn • med avsats

23160.0107




### Produktbeskrivning

Denna spännare (Spännklo) enligt DIN 6314 B har en avsats och används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken.

### Material

- Värmebehandlat stål, svartoxiderat


### Ritning

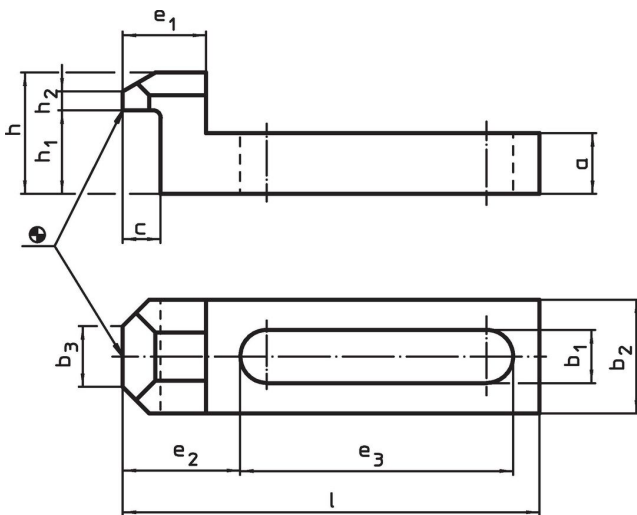

### Orderinformation

Nominell dimension b <sub>1</sub> [mm]	Dimension												För bultar		Art.nr.
	l	a	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	c	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	e <sub>3</sub>	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[mm]	[tum]	[g]	
6,6	55	8	15	8	5	11	15,5	36	16	11	2	M6	1/4	39	23160.0107

### Användningsexempel

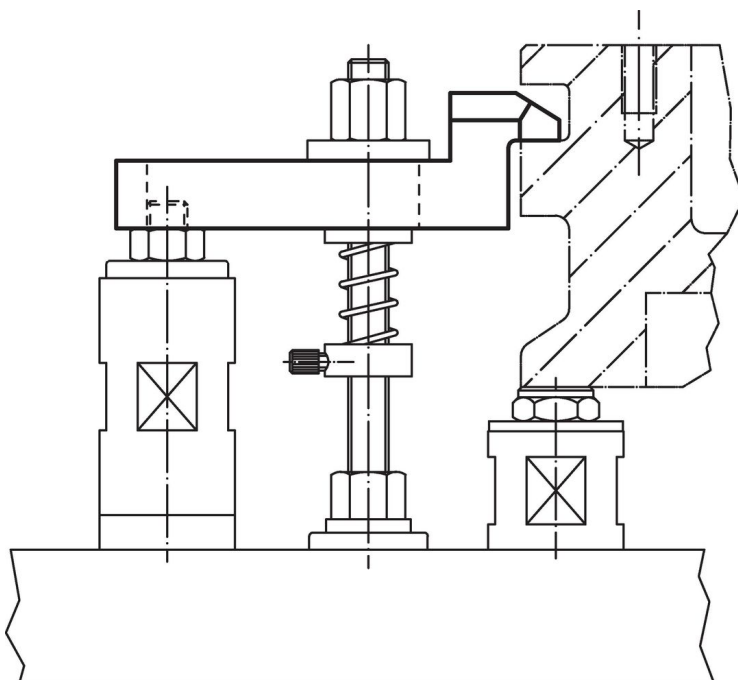

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."