

Spännjärn • med utbytbara backar

23190.0050



Produktbeskrivning

Denna spännare (Spännklo) med utbytbara mjuka backar används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken.
De mjuka backarna av mässing eller plast skyddar arbetsstycket mot skador.

Material

Spännare

- Värmebehandlat stål, svartoxiderat

Montering

De mjuka käkarna monteras/demonteras med två skruvar. Dessa följer med i leveransen.

Ritning

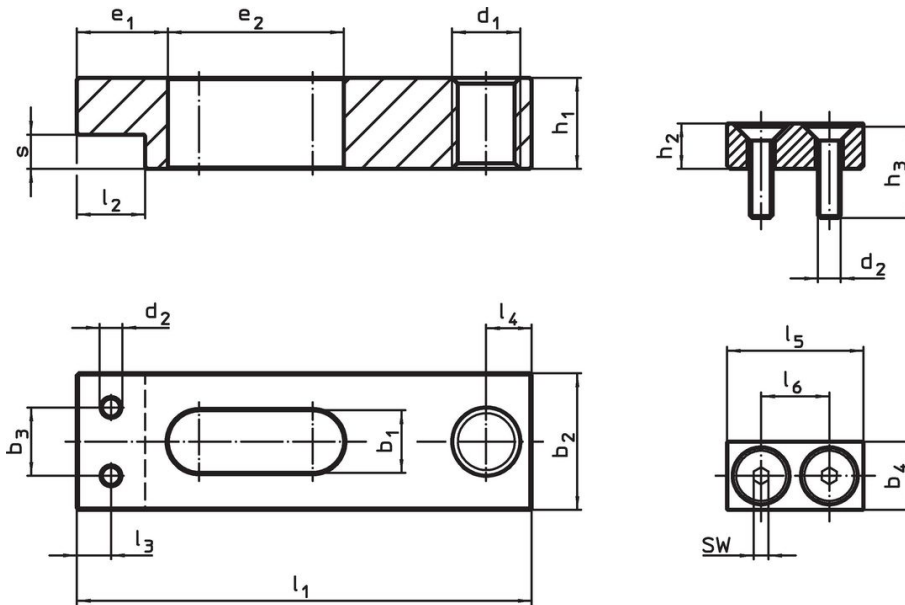


Bild 1

Bild 2

Orderinformation

Nominell dimension	Dimension													Art.nr.
	l_1	b_2	b_3	d_1	d_2	e_1	e_2	h_1	l_2	l_3	l_4	s	[g]	
b_1 +0,5 [mm]	[mm]													
slät spännare utan mjuka backar – Bild 1														
5,5	40	12	6	M6	M2	8	15,5	8	6	3	4	3	21	23190.0050

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."