

Excenter Handtag · med invändig gänga

23390.0202



Produktbeskrivning

För snabb fastspänning och fränkoppling av arbetsstycken.
När du använder den justerbara design (bild 2) kan spakens position flyttas.

Material

Lager bricka

- Thermoplast PA, glasfiberförstärkt

Manöverspak

- Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005

Gängad del

- Rostfritt stål 1.4305


Innerdelar

- Rostfritt stål 1.4305

Justerbar mutter

- Rostfritt stål 1.4305


Ritning

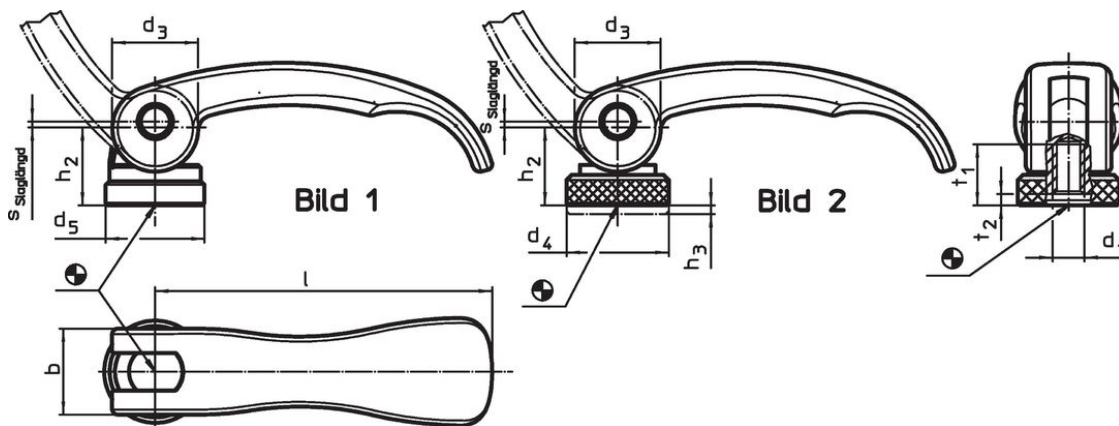

Orderinformation

Dimension								Slag s vid spakläge 90° [mm]	🌡️ max. [°C]	🏋️ [g]	Art.nr.
l	d ₁	d ₃	d ₅	h ₂ max. [mm]	b	t ₁	t ₂ min. I spännläge				
med invändig gänga – Bild 1, rostfritt stål											
82	M8	20	22,5	19,5	20	15	3,7	1	80	118	23390.0202

Användningsexempel

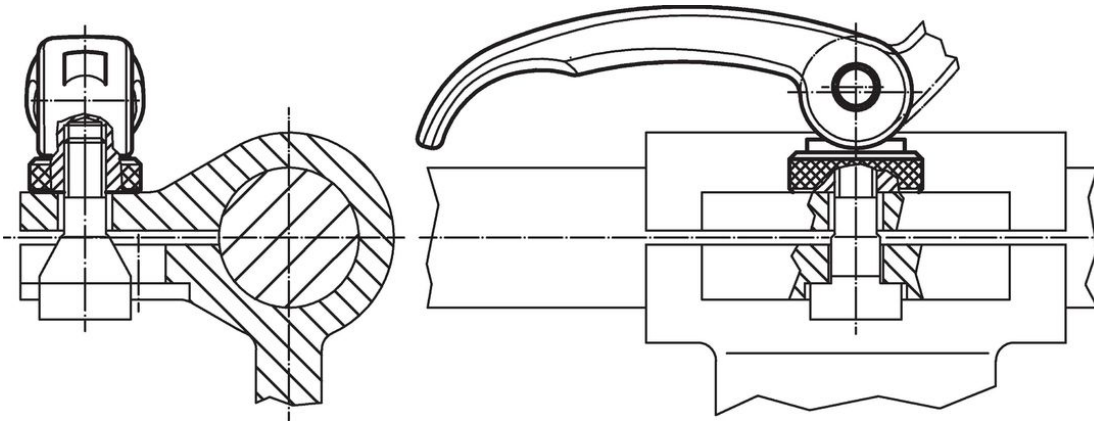

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."