

Handtag med vev • Rostfritt stål precisionsgjutet

24330.0520



Produktbeskrivning

Navets plana sida är bearbetad.

Material

Axeldel

- Rostfritt stål 1.4301


Handtag

- Rostfritt stål 1.4308

cylindriskt handtag

- Hårdplast PF 31, svart


Ritning

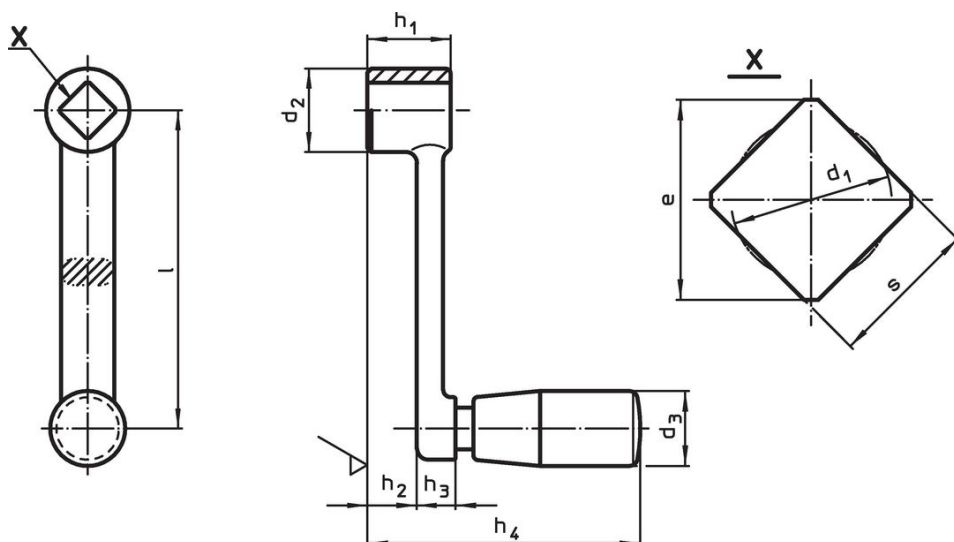

Orderinformation

Dimension									d ₃	[g]	Art.nr.
l	s H11	e min.	d ₁ max.	d ₂	h ₁	h ₂ ~	h ₃	h ₄ ~	Cylindriskt handtag Ø EH 24530.		
[mm]									[mm]		
80	10	13,1	10,5	22	22	15,4	6,6	64,5	18	124	24330.0520

Användningsexempel

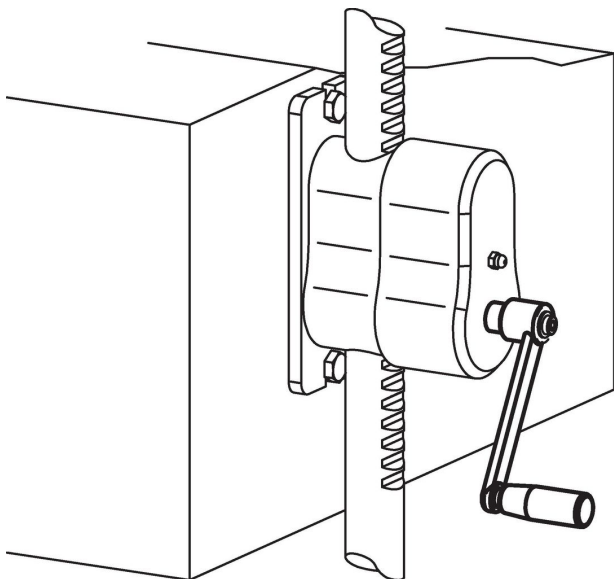

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."