

Maskinhandtag • DIN 99  
24470.0406




Produktbeskrivning

Material

- Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat


Ritning

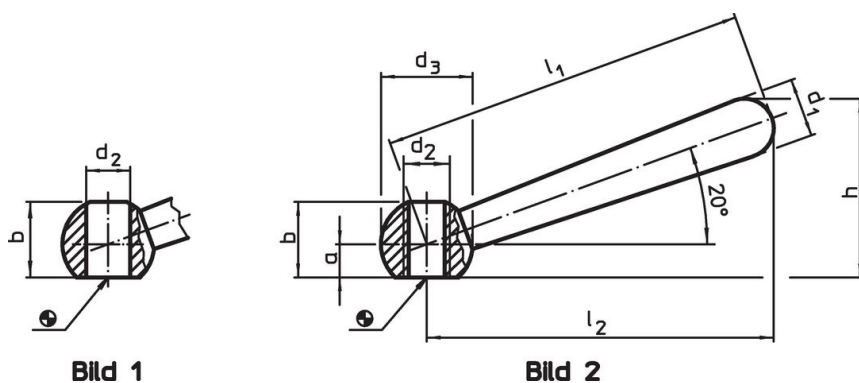

Orderinformation

| Dimension                                               |            |   |        |       |       |       |          |     | Art.nr.    |
|---------------------------------------------------------|------------|---|--------|-------|-------|-------|----------|-----|------------|
| $l_1$                                                   | $l_2$<br>~ | a | b<br>~ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ | $h$<br>~ | [g] |            |
| [mm]                                                    |            |   |        |       |       |       |          |     |            |
| Lutande med gängat hål, form N – Bild 2, rostfritt stål |            |   |        |       |       |       |          |     |            |
| 63                                                      | 60         | 5 | 12,5   | 10    | M8    | 16    | 30,5     | 38  | 24470.0406 |

## Användningsexempel

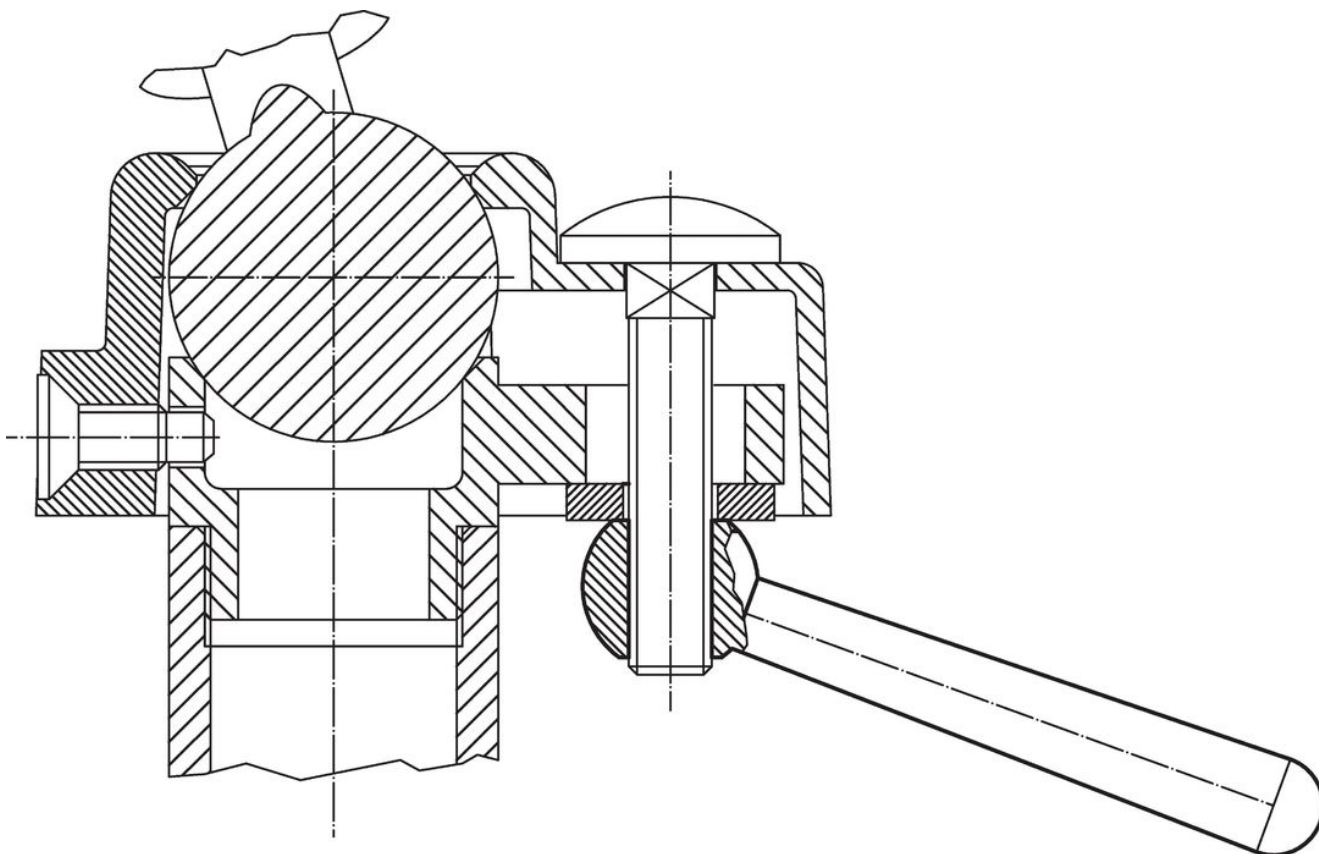

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."