

## Handhjul • DIN 950 lättmetall 24590.0100



### Produktbeskrivning

Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.

### Material

**Handhjul**  
• Lättmetall AL

### Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering.

### Mer information

### Ytterligare produkter

- Ändbricka
- Roterbart Handtag, DIN 98

### Ritning

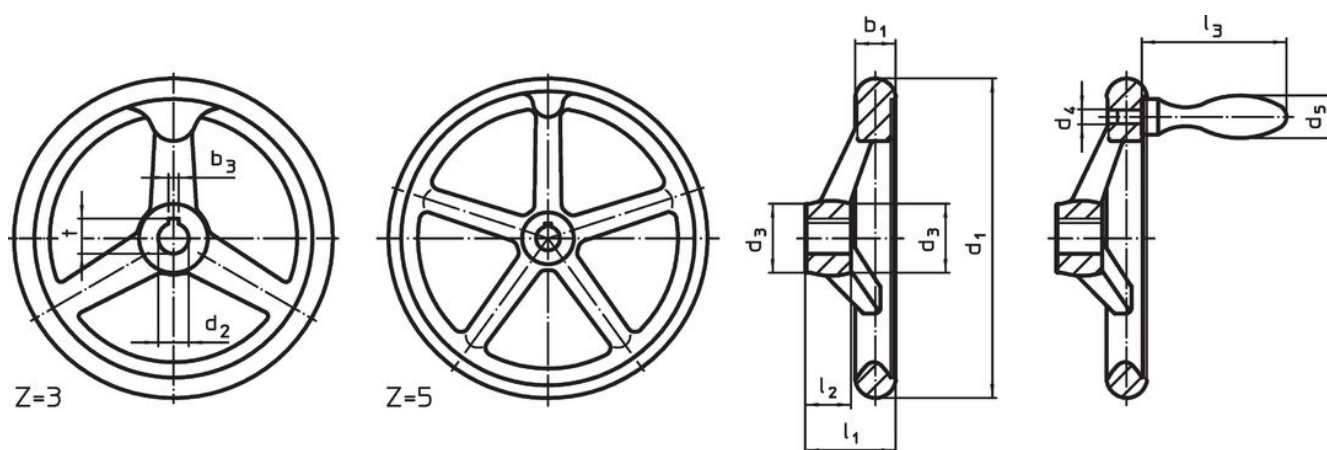


Bild 1

Bild 2

Riktningen av navnyckeln kan vara annorlunda än vad som visas på ritningen.

### Orderinformation

| d <sub>1</sub>  | d <sub>2</sub><br>H7 | Dimension      |                |                | Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 |      | Antal ekrar<br>z | [g] | Art.nr.    |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------|------------------|-----|------------|
|   |                      | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | b <sub>3</sub>             | t    |                  |     |            |
| [mm]  |                      |                |                |                |                            |      |                  |     |            |
| Med kilspår utan handtag form N-F/A (tidigare A 3) – Bild 1 |                      |                |                |                |                            |      |                  |     |            |
| 80  | 10                   | 24             | 29             | 16             | 3                          | 11,4 | 3                | 128 | 24590.0100 |

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."