

Handhjul • liknande DIN 950, rostfritt stål

24591.0120



Produktbeskrivning

Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.

Material

Handhjul

- Rostfritt stål A4

Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering.

Mer information

Ytterligare produkter

- Ändbricka

Ritning

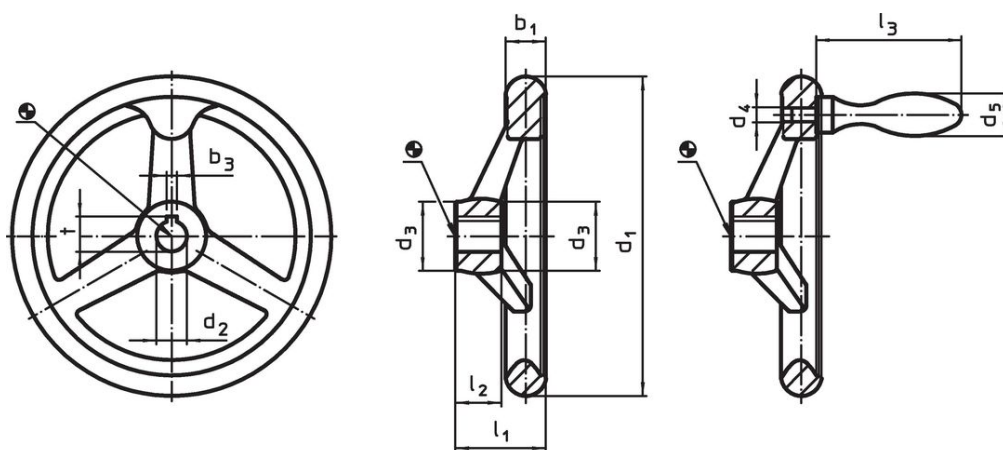


Bild 1

Bild 2

Riktningen av navnyckeln kan vara annorlunda än vad som visas på ritningen.

Orderinformation

d ₁	d ₂ H9	Dimension			l ₂	Nav kilspår DIN 6885 Ark 1		Antal ekrar	[g]	Art.nr.
		d ₃	l ₁	b ₃		t				
Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3) – Bild 1										
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
160	14	31	39,5	20	5	16,3	3	1115	24591.0120	

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."