

Gångjärn
25160.1305

Produktbeskrivning

Gångjärnen kännetecknas av deras kompakta och stabila konstruktion.

Material

Kropp
• Rostfritt stål 1.4408, mattblästrad


Axlig
• Rostfritt stål

Mer information

Ytterligare produkter

- Distansplattor, till gångjärn
- Gängade plattor, till gångjärn
- Positioneringsstycke, till gångjärn

Ritning

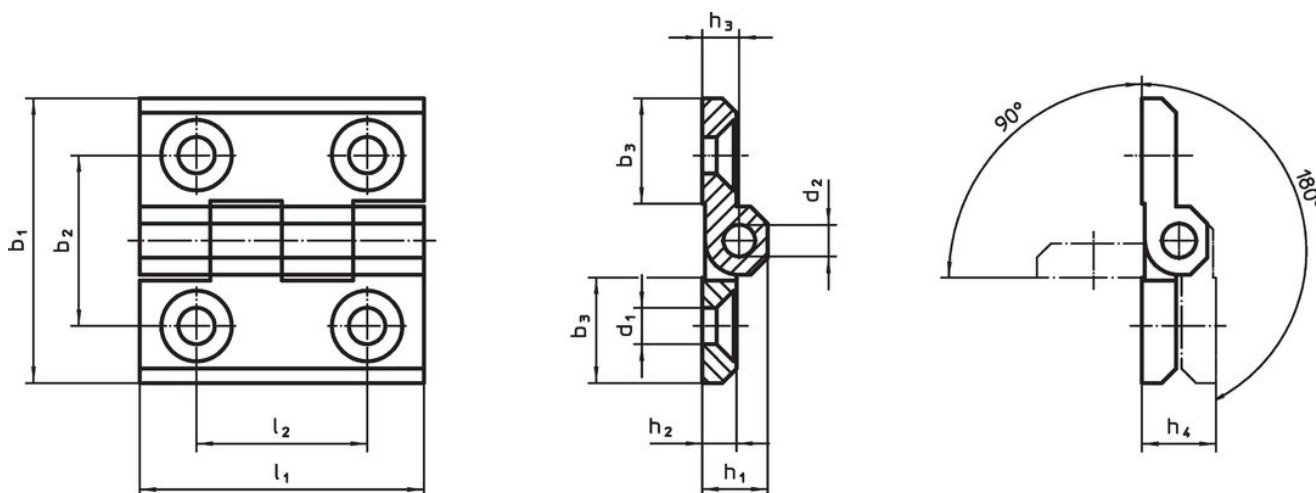

Orderinformation

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	Dimension						l ₁	l ₂	[g]	Art.nr.
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5						
Rostfritt stål A4														
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3		8,6	30	18	23	25160.1305	

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."