

Gångjärn
25160.1315

Produktbeskrivning

Gångjärnen kännetecknas av deras kompakta och stabila konstruktion.

Material

Kropp
• Rostfritt stål 1.4408, mattblästrad


Axlig
• rostfritt stål

Mer information

Ytterligare produkter

- Distansplattor, till gångjärn
- Gängade plattor, till gångjärn
- Positioneringsstycke, till gångjärn

Ritning

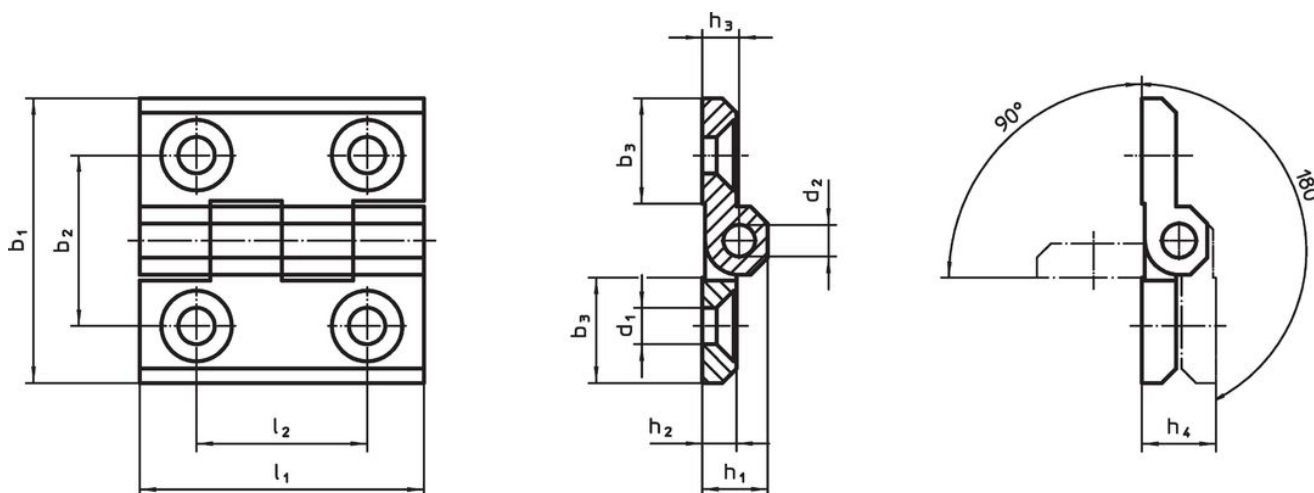

Orderinformation

| Dimension | | | | | | | | | | | Art.nr. | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| b ₁ | b ₂ | b ₃ | d ₁ | d ₂ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | h ₄ +0,5 | l ₁ | l ₂ | | [g] |
| Rostfritt stål A4 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 30 | 21 | 6,4 | 6 | 11,5 | 6 | 6,5 | 13 | 50 | 30 | 110 | 25160.1315 |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."