

油面鏡
22860.0032



產品描述

適合沒有過壓的油箱.


材質

- 密封環
 - 抗油品
- 反射器
 - 塑膠，白色
- 環型螺帽
 - 鋁
- 油面鏡
 - 塑膠玻璃 (PMMA) - 透明的

組裝

在鑽孔中可不用裝置線 Ø H11. 透過簡單擰緊環形螺母來密封。

圖面

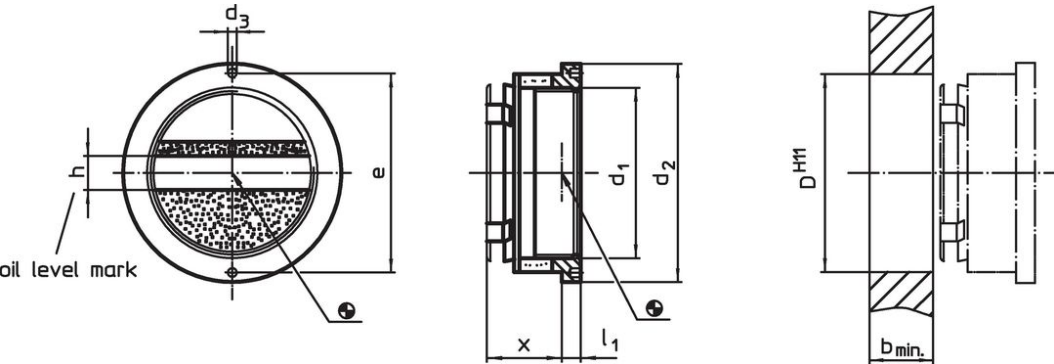

訂單資訊

尺寸							定位孔			品號	
尺寸(視界開口)	d ₂	d ₃	x	l ₁	b	e	D	min	max.		
d ₁			~		min		H11				
			[mm]				[mm]	[°C]			[g]
無 油高標示											
32	45	3	18	5,5	12	40	38	-20	70	34	22860.0032


配件

	尺寸(視界開口) d ₁	尺寸		重量 [g]	品號
		d h9 [mm]	e		

組立工具

	32	2,8	40,0	36	22860.0832
--	----	-----	------	----	------------

應用範例

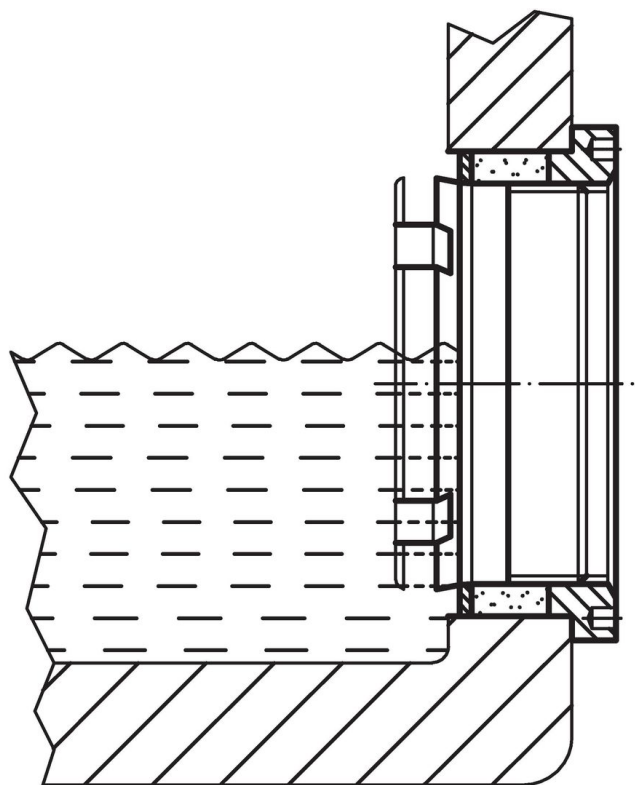

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。