

油面鏡 22860.0116



產品描述

適合沒有過壓的油箱.


材質

- 密封環
 - 抗油品
- 反射器
 - 塑膠, 白色
- 環型螺帽
 - 鋁
- 油面鏡
 - 塑膠玻璃 (PMMA) - 透明的

組裝

在鑽孔中可不用裝置線 Ø H11. 透過簡單擰緊環形螺母來密封。

圖面

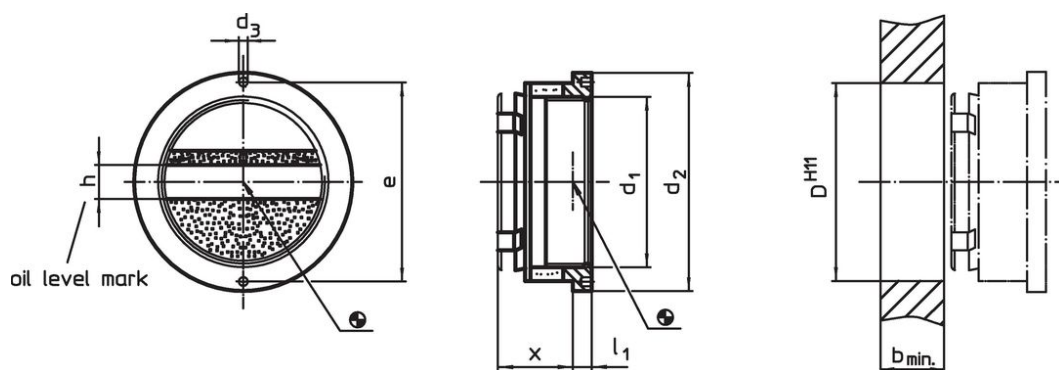


訂單資訊

尺寸								定位孔				品號
尺寸(視界開口) d ₁	d ₂	d ₃	x ~ [mm]	l ₁	b min	h	e	D H11 [mm]	min	max.		
[°C]												[g]
有 油高標示												
16	25	2,2	15	3,5	9	5	21	20	-20	70	9,2	22860.0116

配件

	尺寸(視界開口) d ₁	尺寸		 [g]	品號
		d h9	e		
		[mm]			
組立工具					
	16	2,0	21,0	16	22860.0816

應用範例

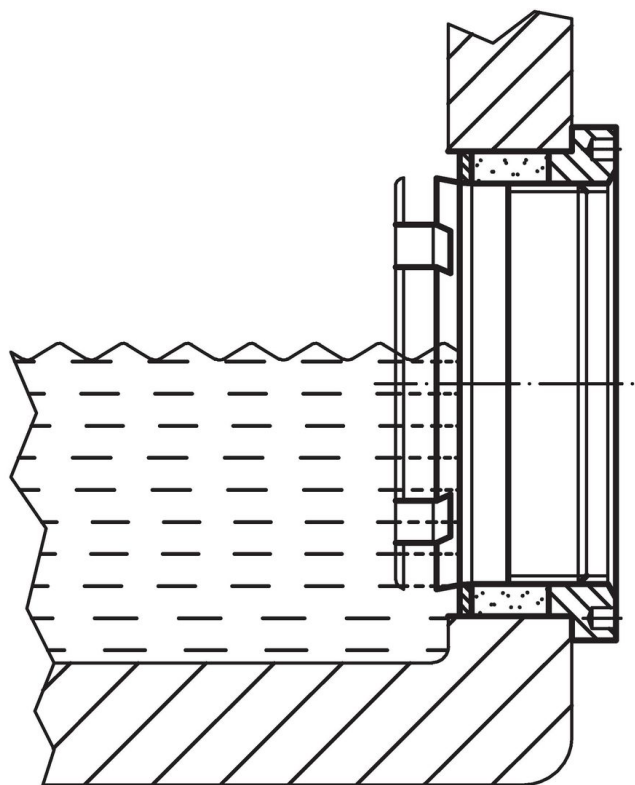

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。