

垂直切換夾 · 帶有垂直基座

23330.0013



產品描述

由於它們具有良好的運動功率和易於操作的特性，肘節夾具適用於廣泛的用途。這些肘桿夾具可用於金屬加工行業，適用於鑽孔，焊接，折彎，研磨，測試和裝配，也可用於木材和塑料行業的膠合，鑽孔，切割和銼削夾具。

肘節式夾具的“肘節”原理允許夾具大而快地打開。如果夾具鬆開時，工件可不受阻礙的被取出。大功率傳動通過低手力產生最大夾持力。夾具是自鎖的，它們保持鎖定，抵抗加工部件時產生的力。

肘節式夾具由高質量的部件製成，設計用於連續使用。

耐油的符合人體工程學的雙組分手柄，抓握面積增加，表面柔軟，易於使用。

快速可調的夾緊螺釘由保持器提供。

材質

夾具
• 鋼，鍍鋅，鈍化

鉚釘
• 不銹鋼

把手
• 塑膠

夾持螺絲
• 鋼，回火，鍍鋅


緊固帽蓋
• 橡膠，黑色

更多資訊


參考

作為配件的替換夾合螺絲，在網路商店上有提供。


圖面

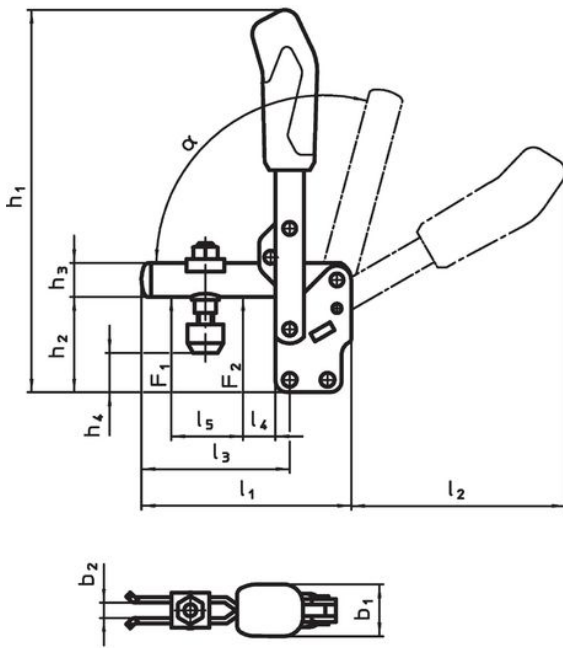


23330.0013

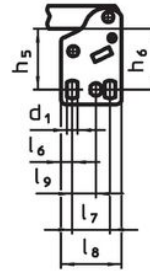


23330.0014

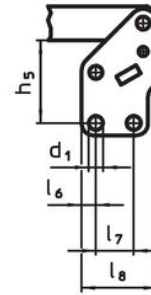


23330.0015

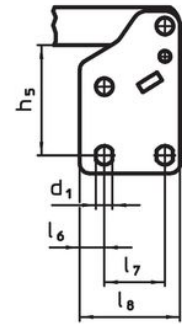

23330.0016

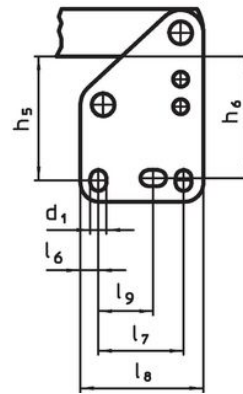

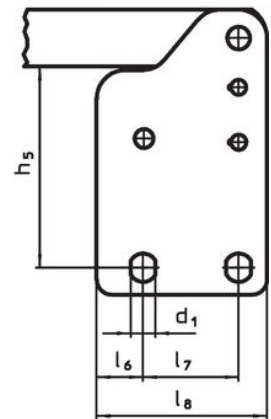

23330.0017



訂單資訊

公稱 尺寸	夾持螺絲	尺寸																	夾持力		α	 min max [°C]	 [g]	品號				
		d1	b1	b2	b3	h1	h2	h3	h4	h4	h5	h6	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	l8					l9	F1	F2	
	[mm]	[mm]																	[kN]									
3	M6 x 35	5,5	21	6	5	144,5	38	12	11,5	19,5	28,5 - 32	30	78	80	52	11	25	6	20	32	12,5	0,8	1,2	60°	-10	80	197	23330.0013

配件

	d ₂ [mm]	 [g]	品號
夾緊螺釘 (肘節夾的備件)			
	M 6 x 35	16	23330.9003

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。