

組合夾具 · with horizontal base

EH 23330.



產品描述

夾具組件是將推拉式和垂直式的軸節夾二合為一。因此，使用不同的軸節夾是不需要的。水平和垂直的夾合運動可藉由一人體工學手柄的簡單操作來達成。可以同時確保零件的精準定位和夾持。  
肘節式夾具由高質量的零件製成，可不保養連續使用。  
耐油且符合人體工程學的雙部件手柄，其帶有防滑柔軟的表面。易於使用的大抓握面積。

材質


夾具  
• 鋼，鍍鋅，鈍化

鉚釘  
• 不銹鋼

把手  
• 塑膠

夾持螺絲  
• 鋼，回火，鍍鋅

圖面

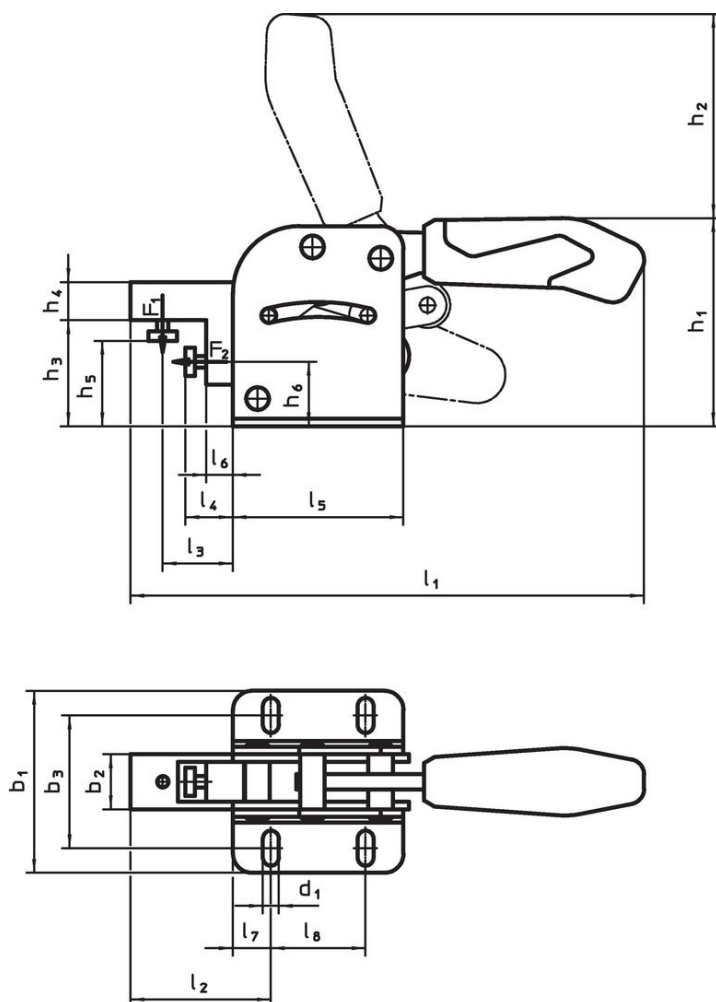

訂單資訊

公稱 尺寸	尺寸																			夾持力		溫度		重量 [g]	品號	
	d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub> min	h <sub>5</sub> max.	h <sub>6</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> min	l <sub>4</sub> max.	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	F <sub>1</sub> [kN]	F <sub>2</sub>	min			max.
鋼																										
2	5,5	53	17,0	34,5 – 39,5	74	62	36,0	12	25	32	22	150	33	15	5	10	55	0,5	7,5	40	1	1	-10	80	330	23330.4002
3	6,5	75	19,5	48,5 – 61,5	94	87	46,0	16	30	40	28	219	56	32	14	24	75	9,0	12,5	50	2	2	-10	80	714	23330.4003
4	8,5	96	29,0	60,0 – 80,0	110	106	55,5	20	40	50	34	270	74	37	20	30	90	14,0	20,0	50	3	3	-10	80	1618	23330.4004

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。